


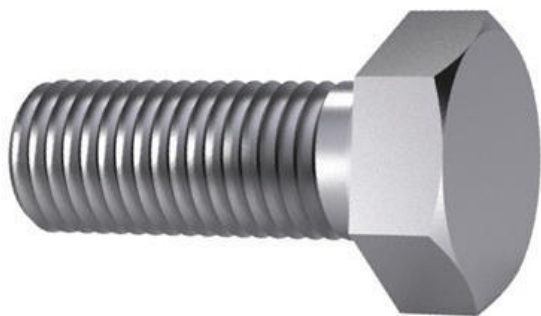

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M14X1,50X50

Objednací číslo 01070.140.050

Značka -

UBB 950351136615

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021731

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

ISO	8676
NEN	1568
DIN	961
NF	E25-151

Technická specifikace

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	1.5
s	22

Technický náčrt

