


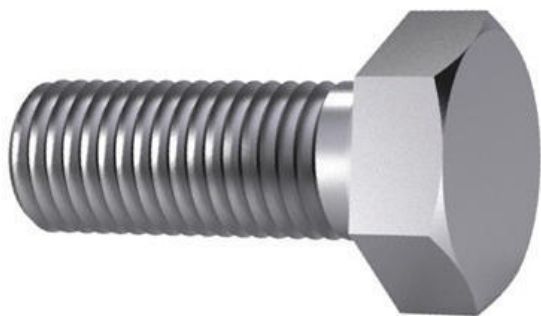

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M16X1,50X120

Objednací číslo	01070.160.120
Značka	-
UBB	951351598382
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021878
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	120 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568
DIN	961

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	1.5
s	24

Technický náčrt

