


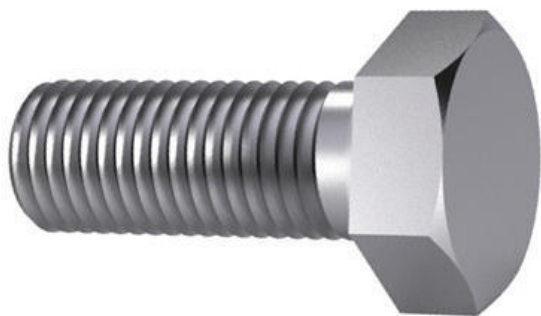

Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,00X30

Objednací číslo	01071.100.030
Značka	-
UBB	950351138025
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022042
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	30 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1
s	17

Technický náčrt

