


Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M10X35

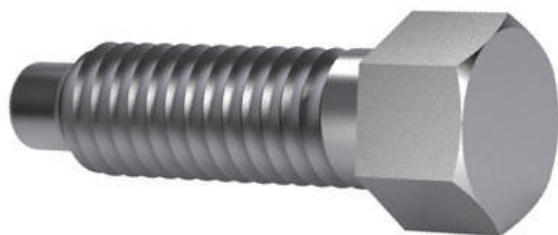

Objednací číslo	01098.100.035
Značka	-
UBB	952351213998
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022707
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Threaded pitch (P)	1.500
Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	35
Třída	22H
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-133
DIN	561

Technická specifikace

d_p (max.)	7
k	7
P	1.50
s	13
z_2 (min.)	5

Technický náčrt

