


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X80

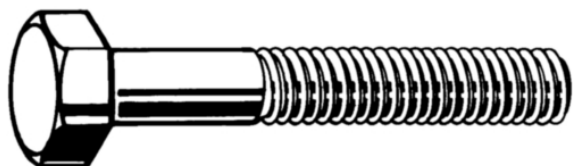

Číslo produktu	01200.060.080
Značka	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	80
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Technický náčrt

