


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M7X60

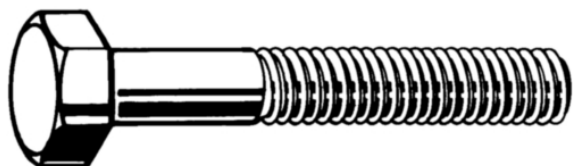

Číslo produktu	01200.070.060
Značka	-
UBB	950351143546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025173
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M7
Délka (L) (mm)	60
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	26
b (min.): L ≤ 125mm	20
k	4.8
P	1
s	11

Technický náčrt

