


## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X65

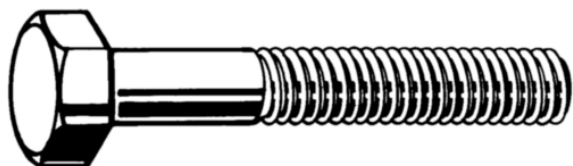

Číslo produktu	01200.100.066
Značka	-
UBB	952351613205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025548
BAL. od 100	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	65
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	16

### Standardy

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	16

### Technický náčrt

