


## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X110

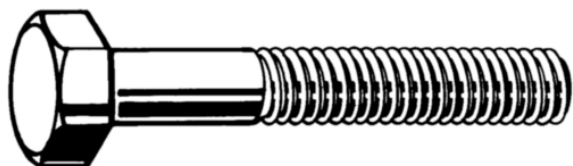

Číslo produktu	01200.100.111
Značka	-
UBB	952351613957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025692
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	110
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	16

### Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

### Technická specifikace

b (min.): L>200mm	45
k	6.4
s	16
b (min.): L≤125mm	26
P	1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm	32

### Technický náčrt

