


Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M12X55/ S=19

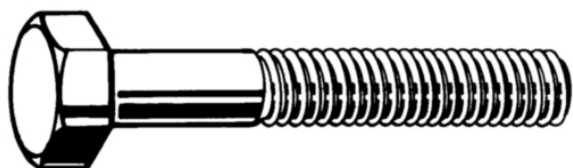

Číslo produktu	01200.120.055
Značka	-
UBB	950351148180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025876
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	55
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): L>200mm	49
P	1.75
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
b (min.): 125mm<L≤200mm	36
s	19

Technický náčrt

