


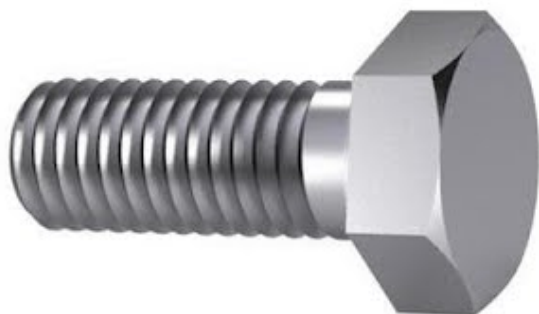

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M10X20/ S=17

Objednací číslo	01210.100.020
Značka	-
UBB	950351069477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030269
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	20 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
S	17

Technický náčrt

