


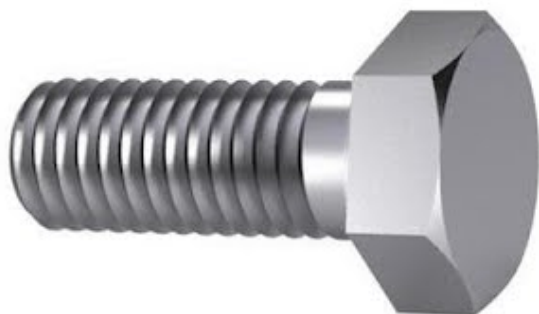

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M10X65

Objednací číslo	01210.100.066
Značka	-
UBB	952351617347
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030450
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	65 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	16

Technický náčrt

