


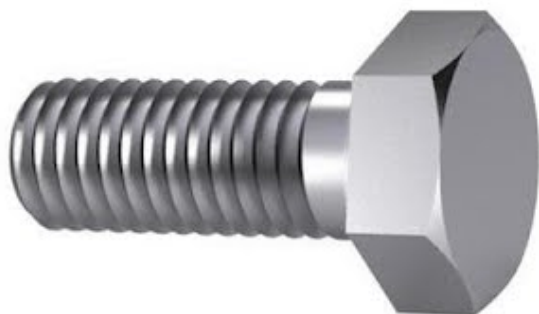

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M16X35

Objednací číslo 01210.160.035

Značka -

UBB 950351075649

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031228

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	35 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	2
s	24

Technický náčrt

