


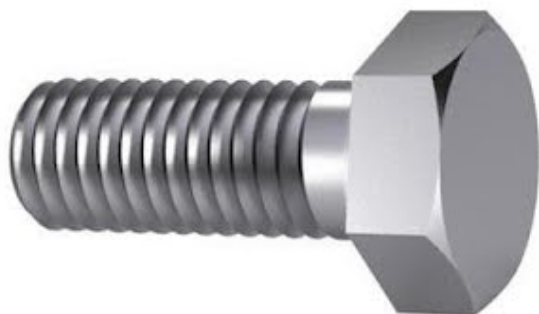

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M18X80

Objednací číslo	01210.180.080
Značka	-
UBB	950351078460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031532
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Technický náčrt

