


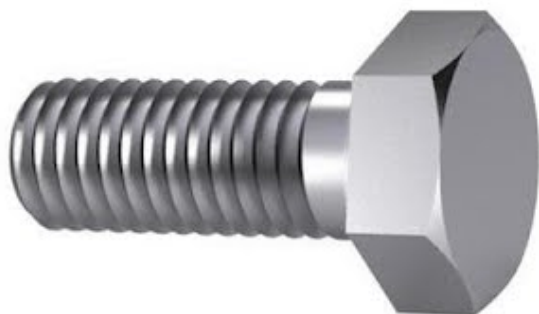

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M24X60

Objednací číslo	01210.240.060
Značka	-
UBB	950351081829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031945
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	60 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Technický náčrt

