


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M5X80

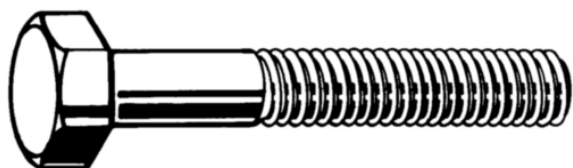

Číslo produktu	01220.050.080
Značka	-
UBB	953351852868
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033055
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	80
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	22
b (min.): L ≤ 125mm	16
k	3.5
P	0.80
s	8

Technický náčrt

