


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M27X200

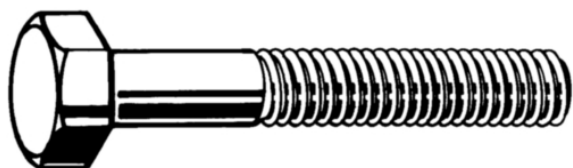

Číslo produktu	01220.270.200
Značka	-
UBB	953351868542
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035196
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	200
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

P	3
k	17
s	41
b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	66
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	79

Technický náčrt

