

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X130

Objednací číslo	01226.160.130
Značka	-
UBB	500571904365
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282871
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	130 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130

Technický náčrt

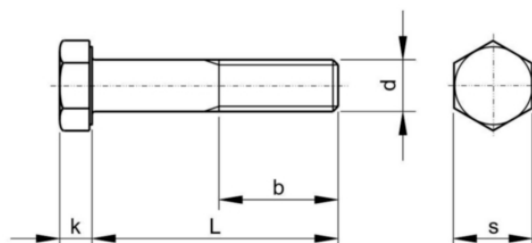

FABORY