

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X120

Objednací číslo	04105.120.120
Značka	-
UBB	500505562297
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439367
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	120 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120

Technický náčrt

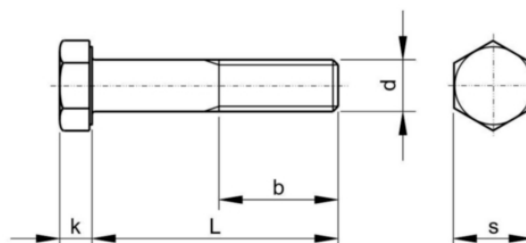

P

1.75

S

19

FABORY