

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X60

Objednací číslo	04105.140.060
Značka	-
UBB	500505562453
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439398
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	60

Technický náčrt

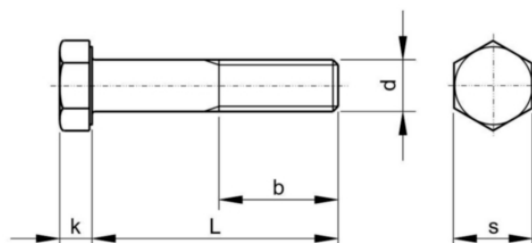

FABORY