



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M14X35

Artikelnummer	07000.140.035
Merk	-
UBB	950351379181
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045959
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	35 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14

Technische tekening

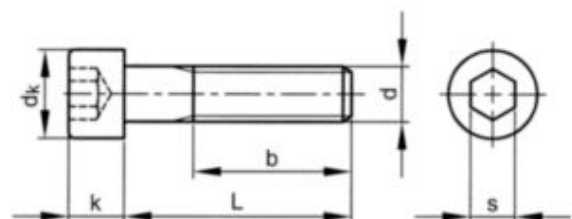

L (mm) 35

P 2

s 12