


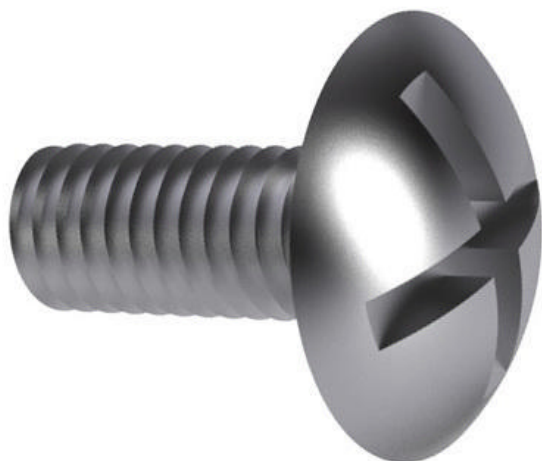

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M5X8

Objednací číslo	24650.050.008
Značka	-
UBB	950353156215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638458
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	8 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čokovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-129
----	----------

Technická specifikace

d-D	M5
dk (max.)	12
k (max.)	4
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8

Technický náčrt

