


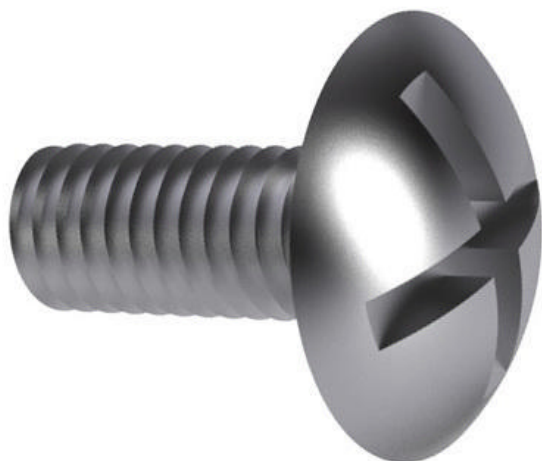

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X12

Objednací číslo	24650.060.013
Značka	-
UBB	950353156629
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638588
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čokovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-129
----	----------

Technická specifikace

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	12
n	1.6
P	1

Technický náčrt

