


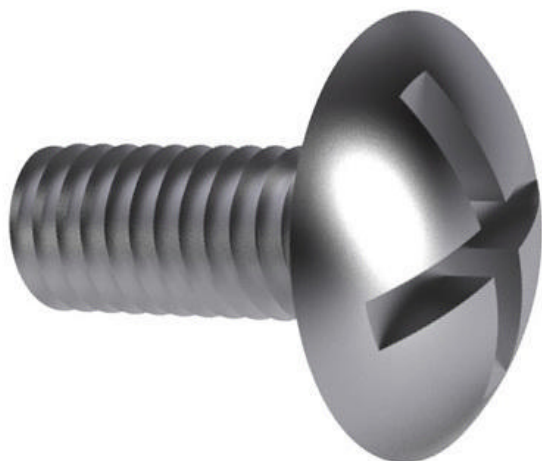

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X20

Objednací číslo	24650.060.020
Značka	-
UBB	950353680917
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638601
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čokovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-129
----	----------

Technická specifikace

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	20
n	1.6
P	1

Technický náčrt

