


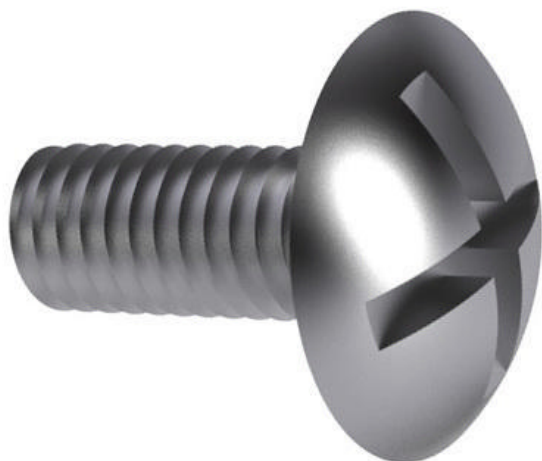

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M8X60

Objednací číslo	24650.080.060
Značka	-
UBB	951353572591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638793
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	60 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čokovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-129
----	----------

Technická specifikace

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	60
n	2
P	1.25

Technický náčrt

