


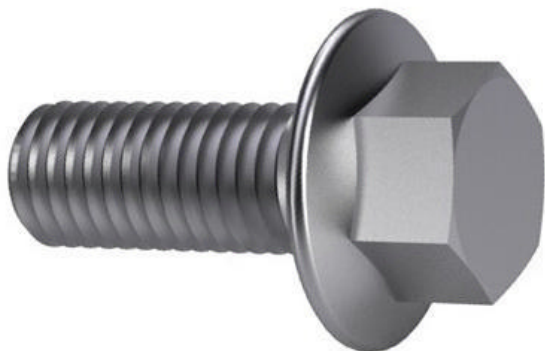

Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M6X40

Objednací číslo	51014.060.040
Značka	-
UBB	500634385149
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555661
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Info

Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Standards

EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
ISO	≈4162

FABORY

the flange. Washers
are not necessary.

Technická specifikace

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	40
P	1
s	10

Technický nákres

