


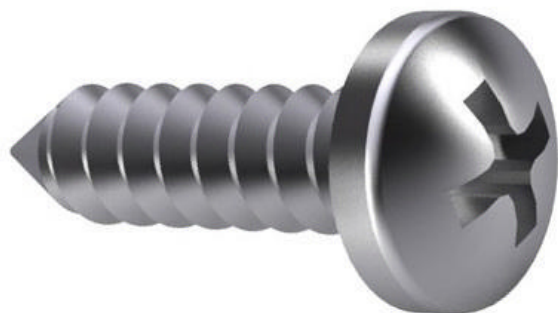

## Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A2 ST3,5X25MM

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 51660.035.025     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950352188748      |
| UNSPSC          | 31161507          |
| EAN             | 8715492302083     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Průměr             | 3.5 mm                 |
| Délka              | 25 mm                  |
| Typ drážky         | Phillips               |
| Tvar hlavy         | Válcová vypouklá hlava |
| Materiál           | Nerezocel              |
| Technický materiál | A2                     |
| Závit              | Samořezný závit        |

### Standardy

|      |         |
|------|---------|
| DIN  | 7981 CH |
| ASME | B18.6.4 |
| ISO  | 7049 CH |
| NF   | E25-658 |

### Technická specifikace

|                     |     |
|---------------------|-----|
| D (mm)              | 3.5 |
| dk                  | 6.9 |
| k                   | 2.6 |
| L (mm)              | 25  |
| Čís. křížové drážky | 2   |
| P                   | 1.3 |

### Technický náčrt

