


Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN ≈7985 Nerezocel A4 80 M6X10

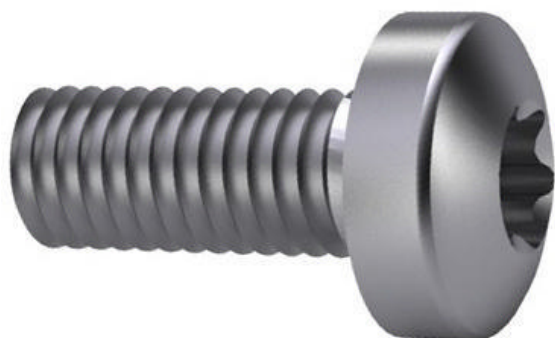

Objednací číslo 53343.060.010

Značka -

UBB 500690307789

UNSPSC 31161504

EAN 8717077788787

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	10
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Technická specifikace

Thread length (min.)	28
d_k (max.)	12
Plný závit $L \leq$	35
k	4,6
P	1
Drážka	T30

Technický náčrt

