


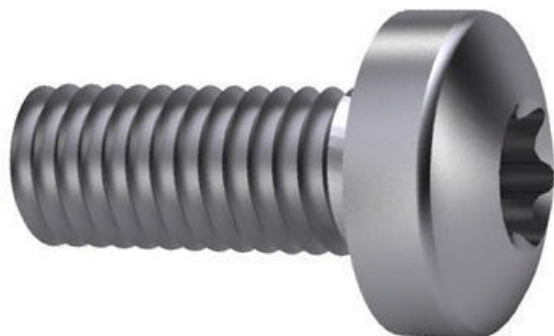

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý DIN ≈7985 Nerezocel A4 80 M6X12

Objednací číslo	53343.060.012
Značka	-
UBB	500690307862
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788794
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Plný závit L ≤	35
k	4.6
L (mm)	12
P	1
Drážka	30

Technický náčrt

