


## Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M6X30

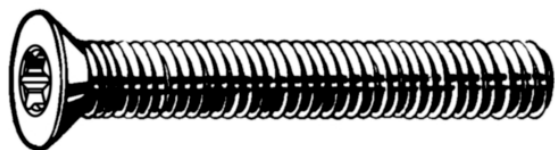

Objednací číslo	53345.060.030
Značka	-
UBB	500690311153
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789128
BAL. od 1000	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	30
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

### Standardy

ISO	≈14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965 A

### Technická specifikace

Thread length (min.)	28
$d_k$ (max.)	11
Plný závit $L \leq$	35
$k$ (max.)	3
P	1
Drážka	T30

### Technický náčrt

