



KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, external thread Nerezová ocel 1.4305 / plast M10X40

Objednací číslo	58079.100.040
Značka	-
UBB	500689665684
UNSPSC	31162807
EAN	4059245077373
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry


D1_MM	41mm
Materiál	Nerezová ocel / plast
Technický materiál	1.4305
Závit	Metrický závit
Info	Material: Steel parts stainless steel 1.4305. Ball knob black plastic. Version: Steel parts bright. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Standardy

Technická specifikace

A1	131
D	19
D1	41
D2	30
D3	12
H	22
H2	13.5
H3	26
H1	2
Počet zubů	24

Technický náčrtek

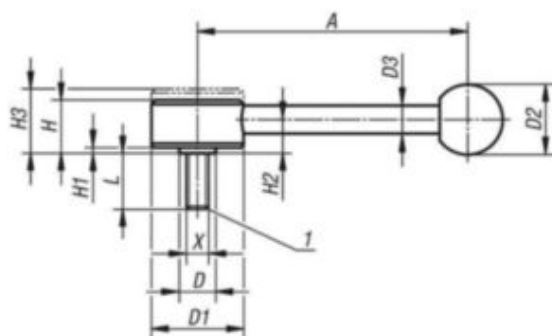

L	40
X	10

FABORY