



Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny Nerezová ocel 1.4305, čep POM M3

Objednací číslo 58527.030.001

Značka -

UBB 500689807831

UNSPSC 31162807

EAN

BAL. od 10

Pouze celé balení

Technické parametry

D1_MM 1mm

Typ drážky S vnitřním
šestihranem

Materiál Nerezocel

Technický materiál 1.4305

Závit Metrický závit

Info Material: Stainless
steel sleeve 1.4305.
Thrust pin POM.
Stainless steel spring
1.4310.Version:
Bright.Drawing
reference: 1) grub
screw glued in.

Standardy

Technická specifikace

D 3

D1 1


F1 = springiness
beginning in N 0.5

F2 = springiness end
in N 3

H 1.5

N 0.4

Technický nákres

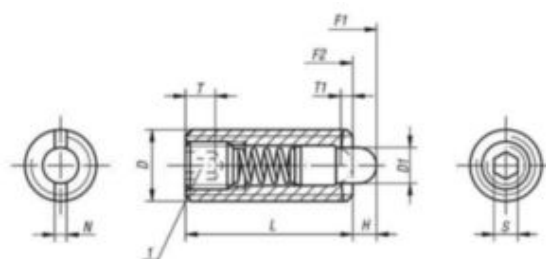

L	10
S	0.7
T	1.5
T1	1

FABORY