



Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny Nerezová ocel 1.4305, čep POM M16

Objednací číslo 58527.160.001

Značka -

UBB 500689808581

UNSPSC 31162807

EAN

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry


D1_MM	7.5mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	1.4305
Závit	Metrický závit
Info	Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.

Standardy

Technická specifikace

D	16
D1	7.5
F1 = springiness beginning in N	45
F2 = springiness end in N	100
H	5
N	2.5

Technický náčrt

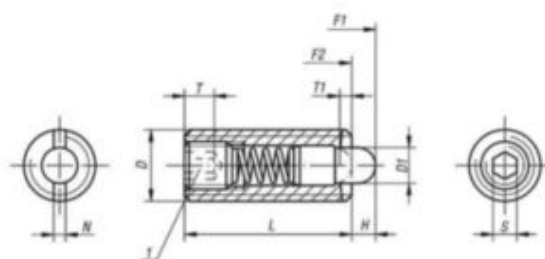

L	32
S	5
T	6
T1	2.5

FABORY