


Senkkopfschrauben mit Vierkantansatz (mit kurzem Vierkantansatz) DIN ≈608 Stahl Blank 8.8 M10X40

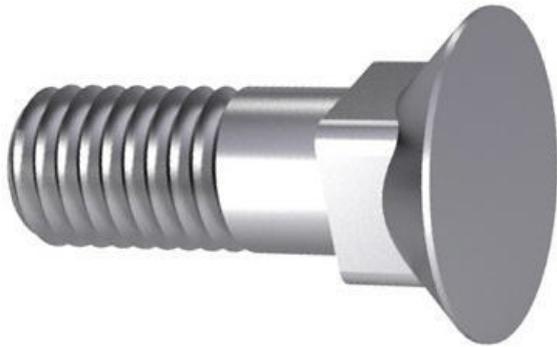

Artikelnummer	01036.100.040
Marke	-
UBB	951351989011
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017819
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN ≈608

Technische Spezifikation

b (min.)	26
d-D	M10
dk (max.)	19.65
L (mm)	40
P	1.5
fn (max.)	8.45
v (max.)	10.58

Technische Zeichnung

