

Sechskantpassschulterschrauben mit langem Gewinde DIN 609 Stahl Blank 10.9 M8X40X26,6

Artikelnummer	01041.080.040
Marke	-
UBB	500647898245
UNSPSC	31161620
EAN	8717077279919
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Standards

DIN	609
-----	-----

Technische Spezifikation

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9
k	5.3
L (mm)	40
Lg (max.)	26.6

Technische Zeichnung

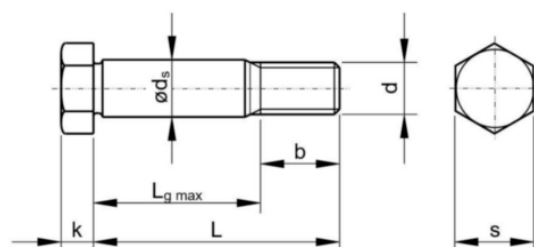

P	1.25
s	13
Tolerance drill ø	H7

FABORY