


Tensilock Sechskantschrauben DIN ≈6921 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 90 M5X20

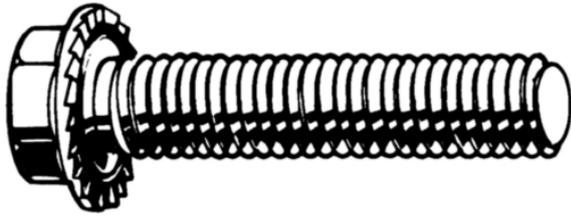

Artikelnummer	01055.050.020
Marke	-
UBB	500644989708
UNSPSC	31161620
EAN	8717077048621
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	20 mm
Klasse	90
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

DIN ≈6921

Technische Spezifikation

d-D	M5
dc	11.2
k	4.3
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

