


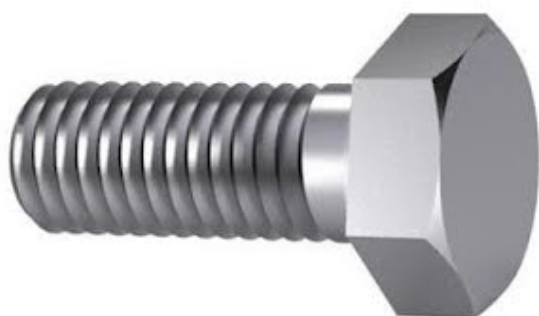

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X30

Artikelnummer 01210.030.030

Marke -

UBB 950351061110

UNSPSC 31161620

EAN 8715492029287

PKG. von 500 Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	30 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Technische Zeichnung

