


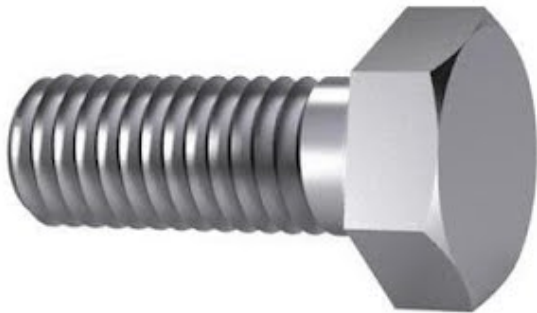

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X40

Artikelnummer	01210.080.040
Marke	-
UBB	950351067802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030078
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

