


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X60

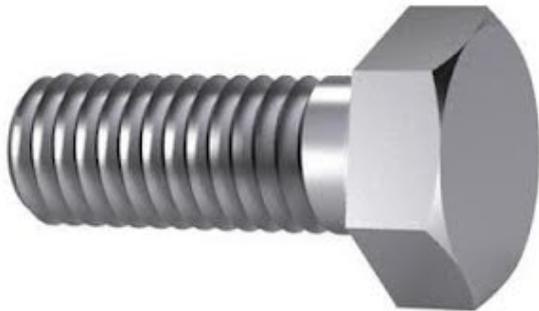

Artikelnummer	01210.240.060
Marke	-
UBB	950351081829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031945
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Technische Zeichnung

