


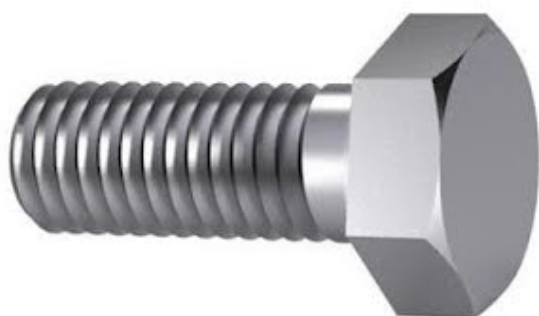

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X110

Artikelnummer 01210.240.110

Marke -

UBB 952351327764

UNSPSC 31161620

EAN 8715492032010

PKG. von 10 Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Technische Zeichnung

