


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X150

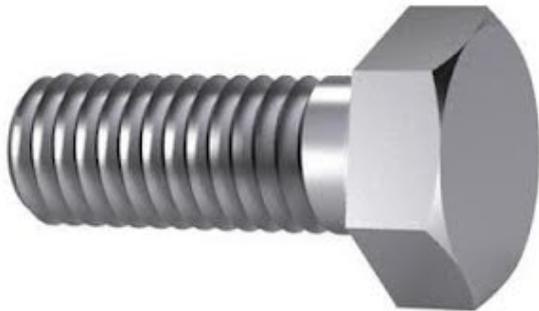

Artikelnummer	01210.240.150
Marke	-
UBB	500621732527
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503860
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Technische Zeichnung

