


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X80

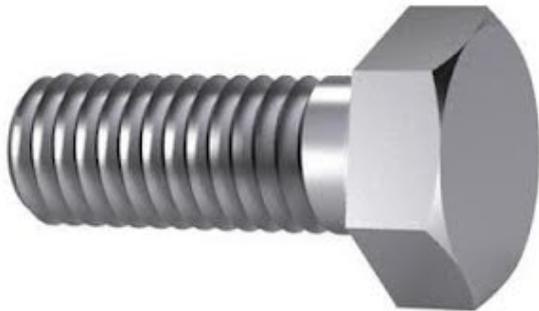

Artikelnummer	01210.270.080
Marke	-
UBB	950351083239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032140
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technische Zeichnung

