


Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X140

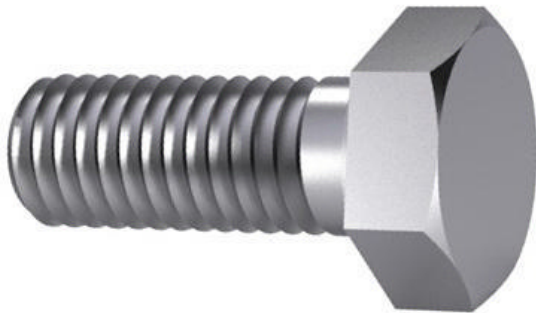

Artikelnummer	01210.270.140
Marke	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M27
Länge (L) (mm)	140
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische Spezifikation

k	17
P	3
s	41

Technische Zeichnung

