


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X100

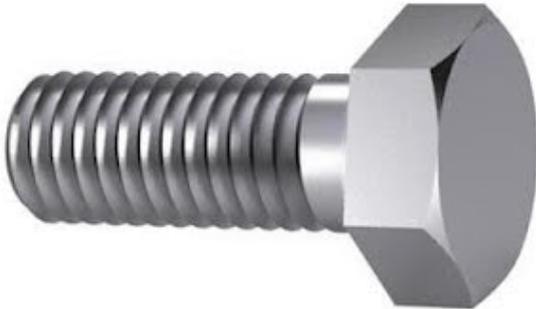

Artikelnummer	01210.300.100
Marke	-
UBB	950351084302
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032300
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

