


## Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X120

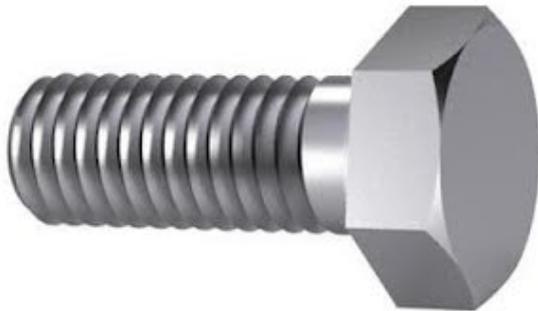

Artikelnummer	01210.300.120
Marke	-
UBB	950351084484
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032324
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

### Technische Zeichnung

