


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X50

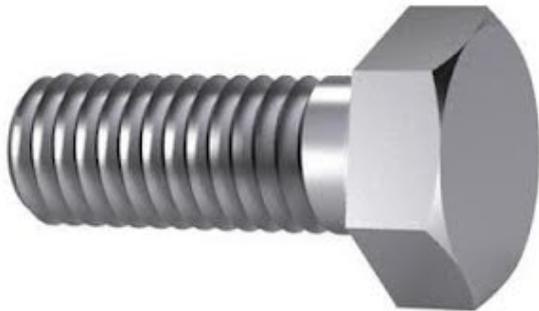

Artikelnummer	01210.360.050
Marke	-
UBB	955351314526
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753570
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Technische Zeichnung

