


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X80

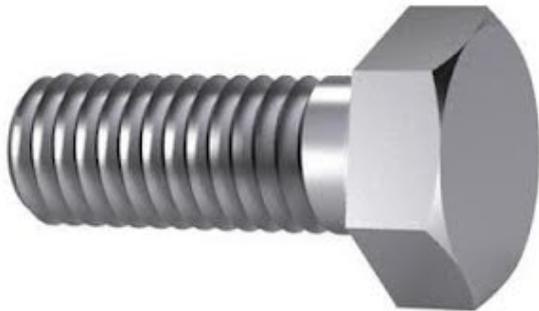

Artikelnummer	01210.360.080
Marke	-
UBB	950351085218
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032423
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	80
P	4
s	55

Technische Zeichnung

