


Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X90

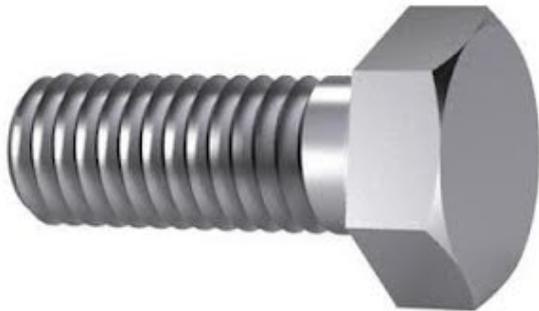

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01210.360.090 |
| Marke | - |
| UBB | 950351085390 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492032430 |
| PKG. von 5 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Durchmesser | M36 |
| Länge | 90 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|------|------------|
| ISO | 4017 |
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |

Technische Spezifikation

| | |
|--------|------|
| d-D | M36 |
| k | 22.5 |
| L (mm) | 90 |
| P | 4 |
| s | 55 |

Technische Zeichnung

