


## Strukturbausatz, CE EN 15048 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M20X140

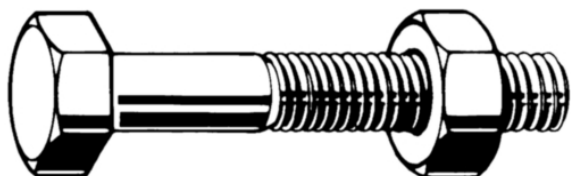

Artikelnummer	01222.200.140
Marke	-
UBB	500574454590
UNSPSC	31161620
EAN	8715494311069
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D) M20

Länge (L) (mm) 140

Info

Full boxes only. European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects. Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR. The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production. Bolts and nuts are packaged together in

### Standards

EN 15048

ISO 4014/4032

	single sealed boxes. A Declaration of Performance (DoP) is available.
Klasse	8.8/8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
m (max.)	18
P	2.50
s	30

### Technische Zeichnung

