

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 8.8 M24X130

Artikelnummer	01226.240.130
Marke	-
UBB	500571907178
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288125
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	130 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	130

Technische Zeichnung

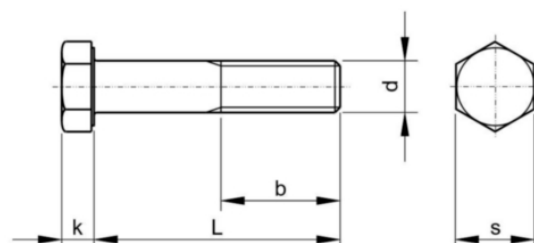

FABORY