


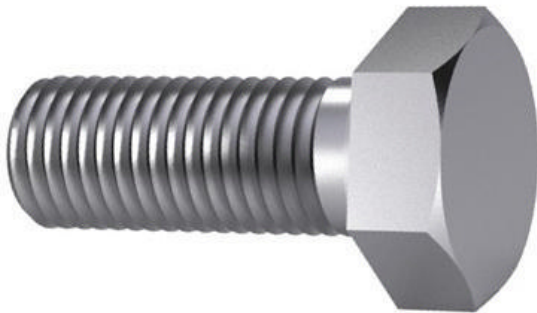

Sechskantschraube DIN 961 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X1,00X20

Artikelnummer	01250.080.020
Marke	-
UBB	951351592757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039835
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

DIN	961
ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1
s	13

Technische Zeichnung

